
 


品番 : EA617YB-12

品名 : 3/8"DRx 7/8" ソケット

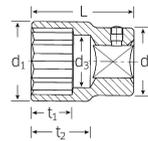

販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/15 14:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-7/8
差込角	3/8"	対辺	7/8"
全長(L;mm)	35	ソケット部外径(d1; mm)	28.7
差込部外径(d2; mm)	22	ソケット奥内径(d3; mm)	21
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	18	最大奥行き(t2; mm)	21
重量(g)	59		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.