

品番 : EA617YB-12

品名 : 3/8"DRx 7/8" ソケット




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,840円(税抜) / 3,124円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,840円(税抜) / 3,124円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/01/23 02:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



AS-drive • ぜんじょうの角に当たるのを、の
うかに避けて広い面接触を保
持することですべてのを防ぎ、
トルクの伝達を確実にします。

HPQ • 高出力、高精度の扭距力と耐久性を保
持するHPQではそのままに耐震
化を実現しています。
(High-Performance-Quality)

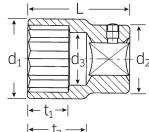

仕様

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|---------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45A-7/8 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺 | 7/8" |
| 全長(L;mm) | 35 | ソケット部外径(d1; mm) | 28.7 |
| 差込部外径(d2;mm) | 22 | ソケット奥内径(d3; mm) | 21 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 18 | 最大奥行き(t2;mm) | 21 |
| 重量(g) | 59 | | |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.