


品番 : EA617YB-14

品名 : 3/8"DRx 1" ソケット



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

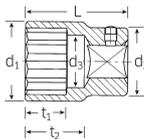

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-1
差边角	3/8"	対辺	1"
全長(L;mm)	35	ソケット部外径(d1; mm)	33
差辺部外径(d2; mm)	25.5	ソケット奥内径(d3; mm)	24.2
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	18.5	最大奥行き(t2; mm)	20.2
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.