
 


品番 : EA617YB-2

品名 : 3/8"DRx 5/16" ソケット

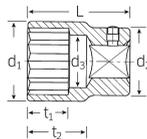

販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/15 14:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-5/16
差込角	3/8"	対辺	5/16"
重量(g)	19	全長(L;mm)	25
ソケット部外径(d1; mm)	11.7	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	7
最大奥行き(t2;mm)	13.5		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" SQソケット			

### 代替品

	品番 EA617YB-2 コメント 仕様御確認下さい。
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

