


品番 : EA617YB-5

品名 : 3/8DRx 7/16" ソケット



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/15 14:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

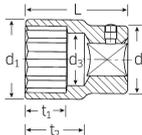

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-7/16
差边角	3/8"	対辺	7/16"
全長(L;mm)	28	ソケット部外径(d1; mm)	15.7
差辺部外径(d2; mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	10
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9.5	最大奥行き(t2; mm)	15.1
重量(g)	20		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.