
 


品番 : EA617YB-7

品名 : 3/8"DRx 9/16" ソケット

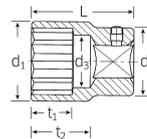

販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/23 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-9/16
差边角	3/8"	対辺	9/16"
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	20.2
差込部外径(d2; mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	13.1
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	12.7	最大奥行き(t2; mm)	28
重量(g)	28		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.