


品番 : EA617YB-7A

品名 : 3/8"DRx19/32" ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/01/23 01:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ                      |      |   |

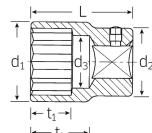

## 仕様

|  |                   |                 |           |
|--|-------------------|-----------------|-----------|
| メーカー                                     | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番              | 45A-19/32 |
| 差込角                                      | 3/8"              | 対辺              | 19/32"    |
| 全長(L;mm)                                 | 31                | ソケット部外径(d1; mm) | 20.6      |
| 差込部外径(d2;mm)                             | 19                | ソケット奥内径(d3; mm) | 14        |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)                       | 13                | 最大奥行き(t2;mm)    | 19.2      |
| 重量(g)                                    | 36                |                 |           |
| 12角タイプ                                   |                   |                 |           |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット |                   |                 |           |

## 代替品

|  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
|  | 品番<br>EA618JJ-105 | コメント<br>メーカー違い |
|--|-------------------|----------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.