


品番 : EA617YB-8

品名 : 3/8"DRx 5/8" ソケット



販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

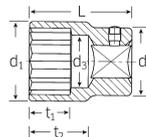

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-5/8
差边角	3/8"	対辺	5/8"
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	21.7
差込部外径(d2; mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	15
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13.5	最大奥行き(t2; mm)	18.9
重量(g)	34		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.