
 
 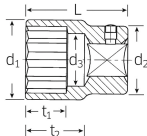


品番：EA617YB-9

品名：3/8"DRx11/16" ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,460円(税抜)／2,706円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,460円(税抜)／2,706円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/15 13:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ                      |      |   |



仕様

|                                         |                    |                 |           |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| メーカー                                    | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番              | 45A-11/16 |
| 差込角                                     | 3/8"               | 対辺              | 11/16"    |
| 全長(L;mm)                                | 32                 | ソケット部外径(d1; mm) | 23.4      |
| 差込部外径(d2;mm)                            | 19                 | ソケット奥内径(d3; mm) | 16.3      |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)                      | 14.7               | 最大奥行き(t2;mm)    | 19.5      |
| 重量(g)                                   | 34                 |                 |           |
| 12角タイプ                                  |                    |                 |           |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット |                    |                 |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.