



品番 : EA617YC-10

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット

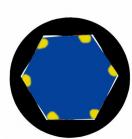

販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		

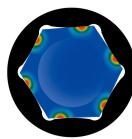

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	456-10
差込角	3/8"	対辺(mm)	10
全長(L;mm)	27	ソケット部外径(d1; mm)	14.3
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	9
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8.5	最大奥行き(t2;mm)	15.5
重量(g)	20		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.