



品番 : EA617YC-12

品名 : 3/8"DRx12mm ソケット

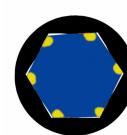

販売価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		

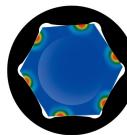

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	456-12
差込角	3/8"	対辺(mm)	12
全長(L;mm)	28	ソケット部外径(d1;mm)	16.9
差込部外径(d2;mm)	17.5	ソケット奥内径(d3;mm)	11
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9.5	最大奥行き(t2;mm)	14.4
重量(g)	24		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.