

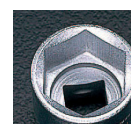


品番 : EA617YC-15

品名 : 3/8"DRx15mm ソケット

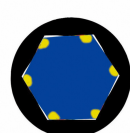

販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/22 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

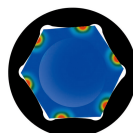

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	456-15
差边角	12.5	対辺(mm)	15
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	20.6
差辺部外径(d2; mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	14
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	12.5	最大奥行き(t2; mm)	19.2
重量(g)	30		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.