


品番 : EA617YC-15

品名：3/8"DRx15mm ソケット

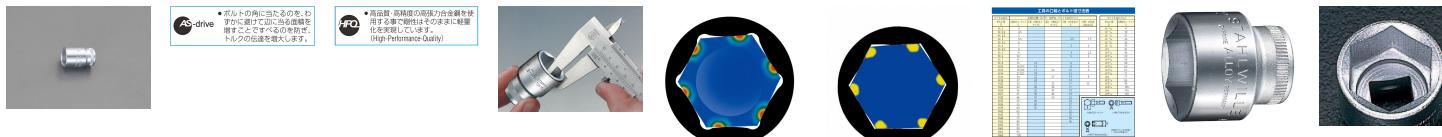

販売価格	2,350円(税抜)／2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜)／2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/15 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	456-15
差込角	12.5	対辺(mm)	15
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	20.6
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	14
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	12.5	最大奥行き(t2;mm)	19.2
重量(g)	30		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.