



品番 : EA617YC-17

品名 : 3/8"DRx17mm ソケット

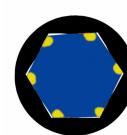

販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		

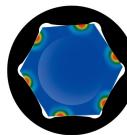

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	456-17
差込角	3/8"	対辺(mm)	17
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	23
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	16
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	12.5	最大奥行き(t2;mm)	18.6
重量(g)	44		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.