

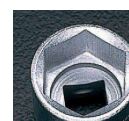


品番 : EA617YC-7

品名 : 3/8"DRx 7mm ソケット

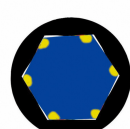

販売価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
カタログ価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 12:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

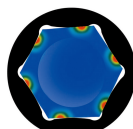

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	456-7
差込角	3/8"	対辺(mm)	7
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	10.5
差込部外径(d2; mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	6
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	6	最大奥行き(t2; mm)	12.5
重量(g)	19		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.