

 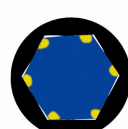


品番 : EA617YC-9

品名 : 3/8"DRx 9mm ソケット

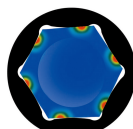

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/04/22 15:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ                       |      |   |



### 仕様

|  |                    |                 |       |
|--|--------------------|-----------------|-------|
| メーカー                                     | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番              | 456-9 |
| 差込角                                      | 3/8"               | 対辺(mm)          | 9     |
| 全長(L;mm)                                 | 25                 | ソケット部外径(d1; mm) | 13    |
| 差込部外径(d2; mm)                            | 16.5               | ソケット奥内径(d3; mm) | 8     |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)                      | 7                  | 最大奥行き(t2; mm)   | 13.5  |
| 重量(g)                                    | 19                 |                 |       |
| 6角タイプ                                    |                    |                 |       |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット |                    |                 |       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.