


品番 : EA617YE-103

品名 : 3/8"DRx 3/8" ディープソケット

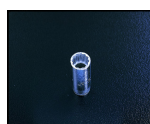

販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 14:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-3/8
全長(L;mm)	54	ソケット部外径(d1; mm)	13.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	8.4
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	42.5	最大奥行き(t2;mm)	45
重量(g)	45		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.