


品番 : EA617YE-104

品名 : 3/8"DRx 7/16" ディープソケット

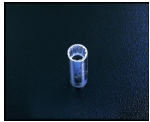

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/11 22:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 46A-7/16 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺(インチ) | 7/16 |
| 全長(L;mm) | 54 | ソケット部外径(d1; mm) | 15.7 |
| 差込部外径(d2; mm) | 16.5 | ソケット奥内径(d3; mm) | 10 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 20 | 最大奥行き(t2; mm) | 40.7 |
| 重量(g) | 53 | | |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.