 



品番 : EA617YE-16

品名 : 3/8"DRx16mm ディープソケット



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

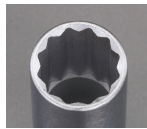

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	46-16
差込角	3/8"	対辺	16mm
クロムメッキ仕上げ			
12ポイント			
全長(L;mm)	60	ソケット部外径(d1; mm)	21.7
差込部外径(d2;mm)	19.5	ソケット奥内径(d3; mm)	15
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	25	最大奥行き(t2;mm)	47.9
重量(g)	81g	材質	クロム合金鋼
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

### 代替品

	品番 EA618BR-16 コメント
--	-----------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.