 

 


品番 : EA617YE-16

品名 : 3/8"DRx16mm ディープソケット

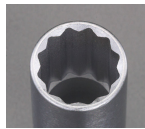

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,430円(税抜) / 5,973円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,430円(税抜) / 5,973円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 22:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|--------|
| メーカー | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番 | 46-16 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺 | 16mm |
| クロムメッキ仕上げ | | | |
| 12ポイント | | | |
| 全長(L;mm) | 60 | ソケット部外径(d1; mm) | 21.7 |
| 差込部外径(d2;mm) | 19.5 | ソケット奥内径(d3; mm) | 15 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 25 | 最大奥行き(t2;mm) | 47.9 |
| 重量(g) | 81g | 材質 | クロム合金鋼 |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット | | | |

代替品

| | |
|--|--------------------------|
| | 品番 EA618BR-16 コメント |
|--|--------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.