

品番 : EA617YP-10

品名 : 3/8"DR/M10x52mm [XZN]ビットソケット




販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 10:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0393ページ		



XZN®(トリプルソケット)
XZN®ソケットは一般のトリプルスクエアソケットと異なり、ペンチ・抜取器・トルクス・ワンダグなど多数の用途に幅広く適用されています。また、細径の穴を加工する際にサイズを数ミリ縮小したサイズで加工する事が可能です。

XZN スクリュー	
M 4	3.83mm
M 5	4.80mm
M 6	6.00mm
M 8	7.20mm
M 10	9.00mm
M 12	11.41mm
M 14	13.20mm
M 16	15.63mm
M 20	19.25mm

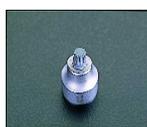

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	49X-M10
差込角	3/8"	サイズ	M10
全長(L1;mm)	52	軸長(L2;mm)	20
ソケット部外径(d;mm)	17.8	先端径(mm)	9.6
重量(g)	63		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.