


品番 : EA617ZC-11

品名 : 1/2"DRx11mm ソケット

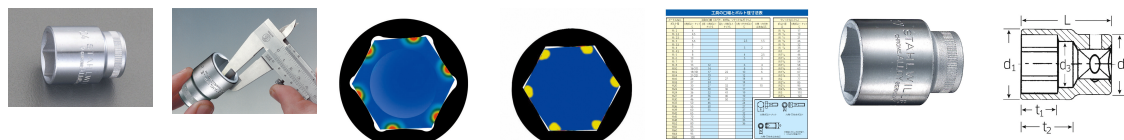

販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/05 03:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様


メーカー	STAHLOWILLE(スタビレー)	型番	52-11
差込角	1/2"	対辺(mm)	11
ソケット部外径(d1; mm)	15.8	差込部外径(d2; mm)	22
ソケット奥内径(d3; mm)	10	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9.5
最大奥行き(t2; mm)	22	全長(L; mm)	38
重量(g)	58		

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

代替品

	品番 EA617ZA-11 コメント 同サイズ 12角
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.