



品番：EA617ZC-14

品名：1/2"DRx14mm ソケット

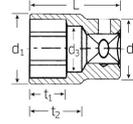

販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/23 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		

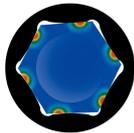

#### 仕様

メーカー	STAH LWILLE(スタビレー)	型番	52-14
差込角	1/2"	対辺(mm)	14
ソケット部外径(d1; mm)	19.9	差込部外径(d2; mm)	22.7
ソケット奥内径(d3; mm)	14	最大奥行き(t2; mm)	20.5
全長(L; mm)	38	重量(g)	59

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

#### 代替品

	品番 EA617ZA-14 コメント 同サイズ 12角
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

