

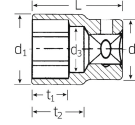


品番 : EA617ZC-19

品名 : 1/2"DRx19mm ソケット

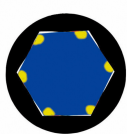

販売価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
カタログ価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/05 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		

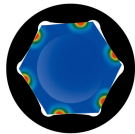

#### 仕様

メーカー	STAH LWILLE(スタビレー)	型番	52-19
差込角	1/2"	対辺(mm)	19
ソケット部外径(d1; mm)	26.2	差込部外径(d2; mm)	25
ソケット奥内径(d3; mm)	18	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	16
最大奥行き(t2; mm)	21.7		
6角タイプ。			
手締め時に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット			

#### 代替品

	品番	EA617ZA-19
	コメント	同サイズ 12角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

