


品番：EA617ZC-22

品名：1/2"DRx22mm ソケット

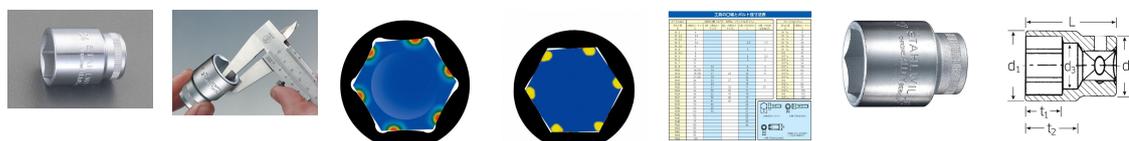

販売価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/23 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



#### 仕様

メーカー	STAH LWILLE(スタビレー)	型番	52-22
差込角	1/2"	対辺(mm)	22
ソケット部外径(d1; mm)	29.7	差込部外径(d2; mm)	26
ソケット奥内径(d3; mm)	21	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	16.5
最大奥行き(t2; mm)	24.9	全長(L; mm)	42
重量(g)	115		

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

#### 代替品

	品番 EA617ZA-22 コメント 同サイズ 12角
--	--------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.