


品番：EA617ZC-25

品名：1/2"DRx25mm ソケット

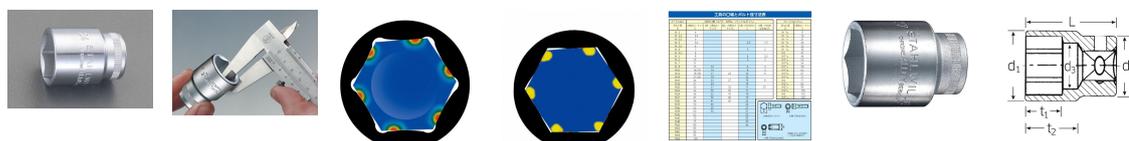

販売価格	3,700円(税抜) / 4,070円(税込)		
カタログ価格	3,700円(税抜) / 4,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/23 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	52-25
差込角	1/2"	対辺(mm)	25
ソケット部外径(d1; mm)	33.2	差込部外径(d2; mm)	26
ソケット奥内径(d3; mm)	22	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	18.5
最大奥行き(t2; mm)	24.6	全長(L; mm)	42
重量(g)	128		

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

代替品

	品番 EA617ZA-25 コメント 同サイズ 12角
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.