


品番：EA617ZC-28

品名：1/2"DRx28mm ソケット

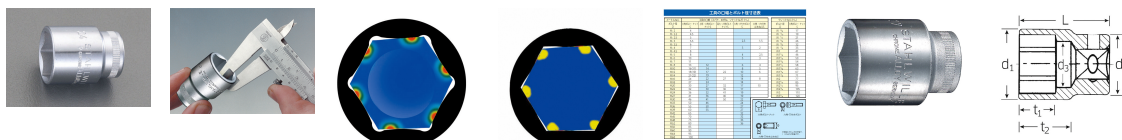

販売価格	4,240円(税抜) / 4,664円(税込)		
カタログ価格	4,240円(税抜) / 4,664円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



#### 仕様


メーカー	STAH LWILLE(スタビレー)	型番	52-28
差込角	1/2"	対辺(mm)	28
ソケット部外径(d1; mm)	37.4	差込部外径(d2; mm)	27
ソケット奥内径(d3; mm)	25	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	19.5
最大奥行き(t2; mm)	26.7	全長(L; mm)	45
重量(g)	166		

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

#### 代替品

	品番 EA617ZA-28 コメント 同サイズ 12角
--	--------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.