

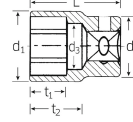


品番：EA617ZC-32

品名：1/2"DRx32mm ソケット

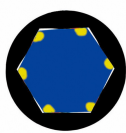

販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/05 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		

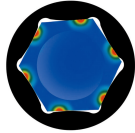

#### 仕様

メーカー	STAH LWILLE(スタビレー)	型番	52-32
差込角	1/2"	対辺(mm)	32
ソケット部外径(d1; mm)	42.2	差込部外径(d2; mm)	28
ソケット奥内径(d3; mm)	29	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	22
最大奥行き(t2; mm)	27.6	全長(L; mm)	47
重量(g)	200		

六角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

#### 代替品

	品番 EA617ZA-32 コメント 同サイズ 12角
--	--------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.