


品番：EA617ZC-9

品名：1/2"DRx 9mm ソケット

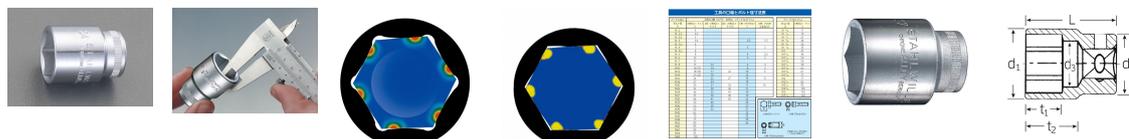

販売価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/23 20:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



#### 仕様

メーカー	STAH LWILLE(スタビレー)	型番	52-9
差込角	1/2"	対辺(mm)	9
ソケット奥内径(d3; mm)	8	ソケット部外径(d1; mm)	13.7
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9	差込部外径(d2; mm)	22
最大奥行き(t2; mm)	22	全長(L; mm)	38
重量(g)	56		

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

#### 代替品

	品番	EA617ZA-9
	コメント	同サイズ 12角

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.