


品番 : EA617ZR-14

品名 : 1/2"DR/263mm ラチェットハンドル

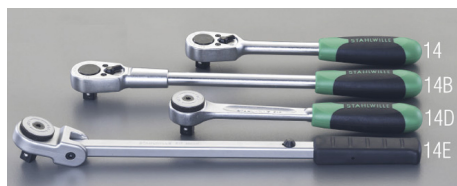

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/05 01:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0388ページ                      |      |   |



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1/2" - 6.35mm | 3/4" - 9.53mm   |
| 1/2" - 12.7mm | 1" - 19.05mm    |
| 1" - 25.4mm   | 1 1/2" - 38.1mm |

## 仕様

|             |                   |            |        |
|-------------|-------------------|------------|--------|
| メーカー        | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番         | 512    |
| 全長(mm)      | 265.5             | 差込角        | 1/2"   |
| ギア数         | 36歯               | 送り角        | 10°    |
| ヘッド部の厚さ(mm) | 22.5              | ヘッド部の幅(mm) | 41     |
| 重量(g)       | 600               | 材質         | クロム合金鋼 |
| タイプ         | ストレート             |            |        |

樹脂グリップ付きのスタンダードな1/2"SQラチェットハンドル。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.