


品番：EA618HA-12

品名：1/4"DR/ 60mm スタビーラチェットハンドル



販売価格	3,730円(税抜)／4,103円(税込)		
カタログ価格	3,730円(税抜)／4,103円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/28 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0452ページ		

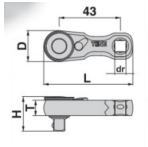

仕様

メーカー	TONE	型番	RH2HSS2
ギア数	60歯	差込角	1/4"
全長(mm)	60	サイズ(mm)	D:17.5 H:20 T:8.5
重量(g)	50		
クサビ式			
スピナーハンドルと組み合わせて使用します。			
ワンプッシュ操作でソケット交換可能			
スピナーハンドルと組み合わせて狭い所での作業に最適			
手のひらサイズラチェットハンドル			
ソケットホールド機構付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.