

品番 : EA618JA-23


品名 : 3/8"DRx 75mm スタビーラチェットハンドル



販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/04/30 14:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0454ページ		



ソケットホールド機構
※裏面がある場合、
必ずプッシュボタンを
押しながら行ってください。

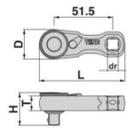

仕様

メーカー	TONE	型番	RH3HSS3
差込角	3/8"	ギア数	72歯
送り角	5°	全長(mm)	75
重量(g)	135	サイズ(mm)	D:26.0 H:29.0 T:13.0

手の平サイズの超ショート仕様

グリップエンドに3/8"の差込角付で、スピナーハンドルと組み合わせることで奥所・狭所の作業を効率的に行えます。

ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます。

ロック式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

左右切替式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.