
 


品番：EA618KE-5

品名：1/2"DRx250mm T型スライドハンドル(センターロック式)

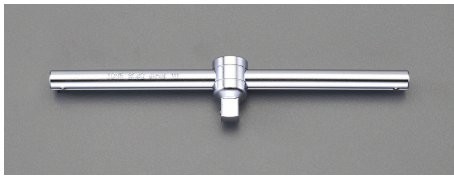

販売価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 15:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0451ページ		



#### 仕様

メーカー	TONE	型番	SL40
差込角	1/2インチ	サイズ(mm)	D:14、H:29.3、 L(全長):250
重量	390g		

ハンドル部は溝加工。力を加えても差込ドライブが回りません。

ハンドル中心部にはストッパー付

差込ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA618CC-1 <b>コメント</b> 全長250mm⇒全長300mm
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.