


品番：EA618NV-325

品名：1/4"DRxT25 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)

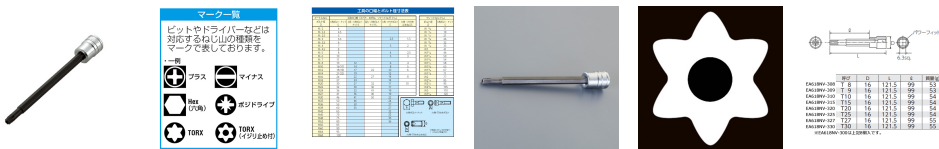

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,850円(税抜) / 2,035円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,850円(税抜) / 2,035円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/29 21:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0434ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------------|--------|--|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | BT2-T25HL |
| サイズ | T25 | 全長(mm) | 121.5 |
| 外径(mm) | 16 | 重量(g) | 54 |
| 差込角 | 1/4" | 注意 | いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意する。 |
| イジリ止付 | | | |
| ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。 | | | |
| 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.