

品番：EA618P-61

品名：3/8"DR T型&E型トルクスビットソケットレンチセット




| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 37,100円(税抜) / 40,810円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,100円(税抜) / 40,810円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/29 21:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0434ページ | | |



インパクトドライバー

| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|-------------|-----------------------------|----|----|
| トルクスビットソケット | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 | 個 | 1 |

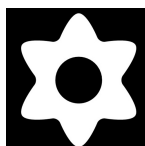

仕様

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | TBT319HTX |
| 〈セット内容〉 | 19点 | トルクスビットソケット(イ ジリ止付) | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 |
| トルクスレンチ | E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トル クスソケット) | ラチェットハンドル | 125mm |
| エクステンションバー | 75mm | クイックスピナー | 31mm |
| 六角棒レンチ | 2mm・2.5mm | ケースサイズ | W275×D150×H50 |
| 総重量(kg) | 1.6 | | |

T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット

幅広い作業範囲に対応する充実の入組

専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.