
 
 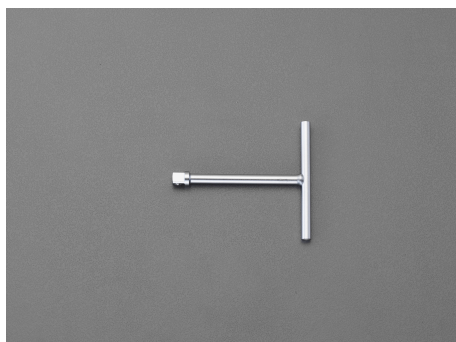


品番 : EA618PB-7

品名 : 3/8"DRx115mm T型ハンドル



販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 10:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0435ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/4" → 6.35mm	3/8" → 9.52mm
1/2" → 12.7mm	9/16" → 14.95mm
1" → 25.4mm	1 1/2" → 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	AB-53
差込角	3/8"	サイズ	e: 100mm、L: 115mm、d: 8mm
重量	90g		

3/8差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。

角ドライブは、根元まで完全に差し込んで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.