


品番：EA618T-13

品名：3/8"DRx250mm T型スライドハンドル(チタン合金製)

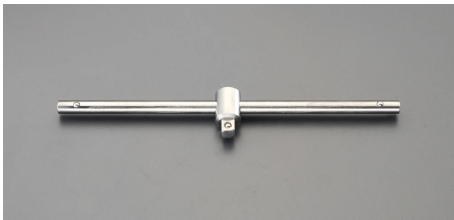

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 59,400円(税抜)／ 65,340円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 59,400円(税抜)／65,340円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2024/05/07 18:10現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6Al-4V)製

仕様

|                                                               |      |    |               |
|---------------------------------------------------------------|------|----|---------------|
| 差込角                                                           | 3/8” | 全長 | 250mm         |
| 重量                                                            | 250g | 材質 | チタン合金(6Al-4V) |
| 非磁性、耐薬品性                                                      |      |    |               |
| ● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。  |      |    |               |
| ● 6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 |      |    |               |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.