


品番：EA618TA-10

品名：3/8"DRx10mm ソケット(チタン合金製)

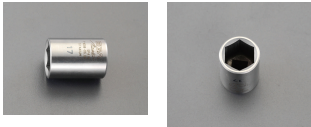

販売価格	7,170円(税抜)／7,887円(税込)		
カタログ価格	7,170円(税抜)／7,887円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/18 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6Al-4V)製

仕様

差込角	3/8”	材質	チタン合金(6Al-4V)
対辺(mm)	10	外径	32mm
全長	21mm	重量(g)	25
硬度	HRC30～40		

●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。
●チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。
6ポイント
非磁性、耐薬品性
このような場所での作業に力を発揮します。
■海水などで工具が錆びる場所
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所

