
品番: EA627

品名: 1.2mm/280mm ハンドニブラー

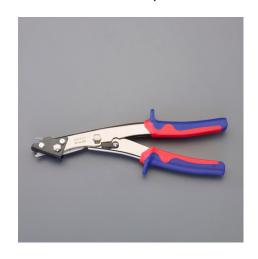

販売価格	12,400円 (税抜)/13,640円(税込)				
カタログ価格	12,400円(税抜)/13,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/10/25 15:49現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0100ページ				









仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	90 55 280
切断能力	スチール、アルミ、銅:1.2mm プラスチック、PCB:2.0mm	全長	280mm
切断幅	2.7mm	刃厚	2.2mm
重量	461g	材質	本体:特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ ブレード:特殊工具鋼、油焼き入れ
仕上げ	ニッケルメッキ	ハンドル	プラスチックスリーブ

円形か長方形の切り抜き用の一般的な工具の切断用

ダクト切断用なので、ひずみができません。

きれいな、バリのない仕上がり

表面の変形なく材料を切断し、多方面に使用できます。

面一に切断できるので、切断したところを修正する必要がありません。

一回の操作でノッチングしてチップを切り取ります。

ハンドルの圧力で、切りくずが離れます。

ブレード、本体、バネ、ネジが簡単に交換できます。

バネ式

チップブレーカー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.