


品番：EA628PC-1

品名：1.7mmx914m ポリひも

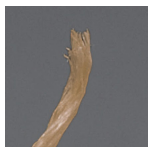

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,400円(税抜) / 2,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,400円(税抜) / 2,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/04/22 06:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1640ページ | | |



●特長

1. 100%ポリプロピレン製で、耐水性・耐候性に優れています。また、紫外線に強く、長期にわたって使用することができます。

2. 繊維が滑らかで、結び目や擦過による損傷が少なく、寿命が長くなります。

3. 高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。

4. 鋭い角などのあるところで使用しないでください。

5. ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。

6. ナイロン等のロープ末端はライター等の火等であぶって処理してください。

7. ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。

仕様

| | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 材質 | 100%ポリプロピレン | サイズ | φ1.7mm×914m |
| 1巻外寸(mm) | φ150×160 | 使用荷重(kg) | 9 |
| 重量 | 1.4kg | | |

【注意】

- ・劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
- ・結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
- ・ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
- ・鋭い角などのあるところで使用しないでください。
- ・ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
- ・ナイロン等のロープ末端はライター等の火等であぶって処理してください。
- ・ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA628PD-31 コメント 変更点: 材質、太さ、全長等 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

