


品番：EA628PC-1

品名：1.7mmx914m ポリひも

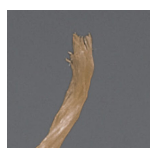

販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/06/20 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1640ページ		



●注意事項
1. 本製品は、100%ポリプロピレン製であり、耐水性、耐油性、耐腐食性に優れています。ただし、高温に曝されると強度が低下するため、使用時は注意してください。
2. 本製品は、鋭い角や鋭い刃物との接触を避け、使用後は適切な方法で保管してください。
3. 本製品は、火気やライター等の火気による燃焼の危険があります。使用時は注意してください。
4. 本製品は、長期間直射日光に当てると変色や劣化の原因となります。直射日光を避けて保管してください。
5. 本製品は、使用荷重は表示値の1/3を考慮して使用してください。


仕様

材質	100%ポリプロピレン	サイズ	φ1.7mm×914m
1巻外寸(mm)	φ150×160	使用荷重(kg)	9
重量	1.4kg		

【注意】

- ・劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
- ・結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
- ・ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
- ・鋭い角などのあるところで使用しないでください。
- ・ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
- ・ナイロン等のロープ端末はライター等の火等であぶって処理してください。
- ・ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。

代替品

	品番 EA628PD-31 コメント 変更点: 材質、太さ、全長等
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

