


品番：EA628SB-23

品名：2.0mmx30m/7x7 ワイヤロープ(ステンス製)

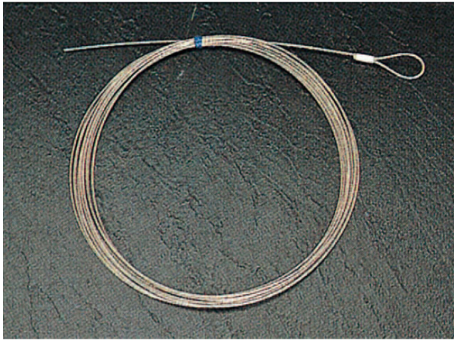

販売価格	6,970円(税抜)／7,667円(税込)		
カタログ価格	6,970円(税抜)／7,667円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/28 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1368ページ		



仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	SC2×30
線径	2.0mm	切断荷重	330kg
長さ	30m	ワイヤー構成	7×7
材質	SUS304	付属品	加工用スリーブ(アルミ管)5個
アルミ管サイズ	4.1×7×18mm	用途	看板・作業工具の落下防止 園芸用・ビニールハウスの野菜・果物の枝張用 船舶・電設・室内配線・装飾用 額縁などの吊り用 アンテナの張り・木工・工作用
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしてください。)			
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.