



品番 : EA628SB-57

品名 : 0.81mmx10m/7x7 ワイヤ-ロ-フ° (ステンレス/クリップ° 付)

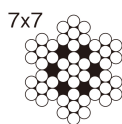

販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/27 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1368ページ		

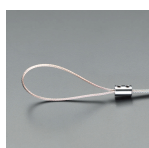

#### 仕様

線径	0.81mm	切断荷重	54kg
全長	10m	参考使用荷重	20kg
ワイヤー構成	7×7	材質	SUS304
重量	2.5g/m	付属品	クリップ2個
使用上の注意	・使用荷重の範囲内でご使用ください。 ・荷重はゆっくりと均等にかけてください。 ・ねじれ、ほつれ、傷はワイヤーの強度劣化を招きます。ご使用前に御点検ください。		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.