

品番：EA628SL-22

品名：2.0/2.5mmx10m/7x7 ステンスロープ° (ナイロン被覆)




販売価格	1,710円(税抜)／1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜)／1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/17 08:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1369ページ		



品名	規格	単位	在庫
ステンスロープ° (ナイロン被覆)	2.0/2.5mmx10m/7x7	本	12

品名	規格	単位	在庫
ステンスロープ° (ナイロン被覆)	2.0/2.5mmx10m/7x7	本	12

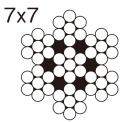

仕様

線径	2.0mm	外径	2.5mm
切断荷重	300kg	長さ	10m
ワイヤー構成	7×7	材質	ステンレス (SUS304)
付属品	加工用スリーブ4個	用途	・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	170g		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。

ステンスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

※標準付属のスリーブはアルミ製です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.