


品番 : EA628SM-21

品名 : 2/ 4mmx 10m/6x 7 ワイヤ-ロ-フ° (スチ-ル製・PVCコート)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1419ページ		

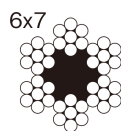

仕様

線径	2mm	外径	4mm
切断荷重	190kg	長さ	10m
ワイヤー構成	6×7	材質	スチ-ル(PVCコート)
用途	<ul style="list-style-type: none">・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニ-ルハウスの野菜、果物の枝張り用	重量	250g

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチ-ルロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

