


品番：EA628WX-32

品名：70x 3mm/100g んび んぱﾝﾄﾞ (洗浄ﾀｲﾌﾟ / 白)

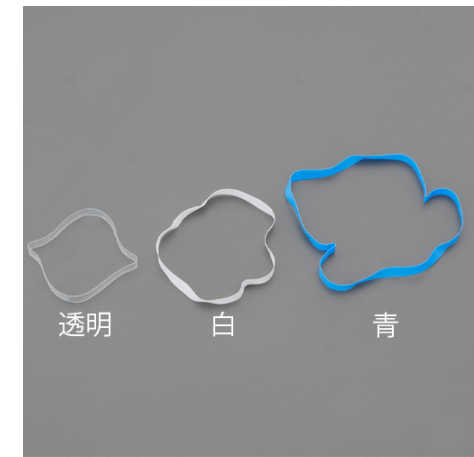

販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 23:44現在)		
商品入数	595	販売単位	袋
カタログページ	1813ページ		



仕様

仕様	洗浄タイプ	折径	70mm
切幅	3mm	厚み	0.3mm
入数	約595本	内容量	100g
カラー	白	材質	熱可塑性ポリウレタン
用途	中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。	安全性	食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません。

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃～+80℃くらい迄)で使用可能です。

代替品



品番 EA628WX-22

コメント 入数:約190本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.