


品番：EA628ZW-5

品名：65x65x1500mm 角杭(穴あり)

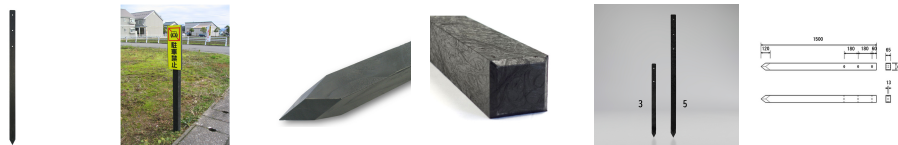

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,210円(税抜) / 4,631円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 4,210円(税抜) / 4,631円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/06/26 14:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2527ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |                    |     |              |
|------|--------------------|-----|--------------|
| メーカー | 大研化成工業             | 型番  | K-6515-A     |
| 用途   | 土留めや看板など面や角が必要な場所に | サイズ | 50×50×1500mm |
| 穴数   | 3個                 | 穴径  | φ13mm        |
| 重量   | 4.9kg              | 材質  | 再生プラスチック     |

独自の複合樹脂製で腐食・劣化に強く、屋外でも非常に長期間耐用します。

環境に優しい100%リサイクルプラスチック採用

顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。

樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。

- ・ビスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください
  - ・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください
  - ・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています
- ※杭の内部は発泡しているため切断面は荒れたようになりますのでご注意ください

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.