


品番：EA629GZ-2

品名：32x104.5mm/22.2kN [ステンレス製] スイベル

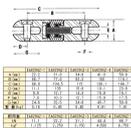

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 114,000円(税抜) / 125,400円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 114,000円(税抜) / 125,400円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/29 17:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0235ページ                      |      |   |



ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます

#### 仕様

|      |        |         |         |
|------|--------|---------|---------|
| 耐荷重  | 22.2kN | 全長      | 104.5mm |
| 溝サイズ | 12.7mm | より戻し回転部 | ベアリング式  |
| 重量   | 450g   |         |         |

オールステンレス製

スラストベアリングとローラーベアリングの組み合わせで最大限に荷重が掛かっても滑らかに回転します。

ロープとケーブルを引張っている間、もつれたり、曲がりくねったりするのを防止します。

グリップと引張りロープとを接続するものです。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.