
 
品番: EA637FP-54

品名: M48/呼54 Tスロットナット



販売価格	<b>35,500円</b> (税抜)/39,050円(税込)				
カタログ価 格	35,500円(税抜)/39,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/12/14 21:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0669ページ				

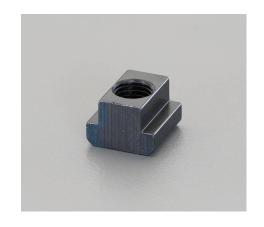





強度区分10

## 仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	54
適合ねじ	M48	Aサイズ	70mm
Cサイズ	85mm	Dサイズ	34mm
硬度	HRC22~30		

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

底面貫通タイプ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.