


品番 : EA637FR-10

品名 : M8/呼10 ロングTスロットナット

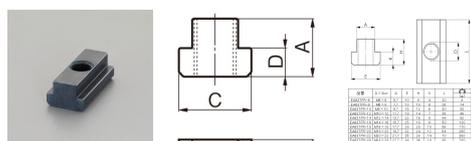

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/05/01 11:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ                       |      |   |



強度区分10

仕様

|      |           |      |          |
|------|-----------|------|----------|
| 材質   | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 10       |
| 適合ねじ | M8        | Aサイズ | 12mm     |
| Cサイズ | 15mm      | Dサイズ | 6mm      |
| Eサイズ | 30mm      | 硬度   | HRC22~30 |

スタッドボルトのベースと一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.